


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

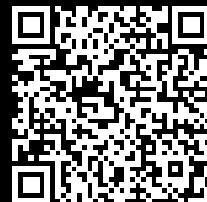

SZ 1.314.1601.51

HSK-W-Flex

État: 13.01.2026 (La source: rittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.314.1601.51 - HSK-W-Flex

Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée et protection flexible



Caractéristiques

Référence	SZ 1.314.1601.51
Description produit	Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée et protection flexible
Matériau	Polyamide
Couleur	Noir RAL 9005
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	19 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 8 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	8 mm
Unité d'emballage	20 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878420232
ECLASS 8.0	27149109