


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

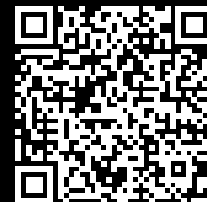

## SZ 1.587.1216.71 HSK-K-FLAKA

État: 13.04.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.587.1216.71 - HSK-K-FLAKA

Presse-étoupes en plastique à insert spécial



## Caractéristiques

Référence	SZ 1.587.1216.71
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes en plastique à insert spécial
Couleur	Noir RAL 9005
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 65
Taille du filetage NPT	1/2 pouce
Largeur de clé	27 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 13 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	13 mm
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	GLAND HSK-K-FLAKA NPT1/2"/16 PA ZW