


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

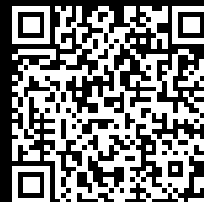

SZ 1.587.1218.70

HSK-K-FLAKA

État: 06.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.587.1218.70 - HSK-K-FLAKA

Presse-étoupes en plastique à insert spécial



Caractéristiques

Référence	SZ 1.587.1218.70
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes en plastique à insert spécial
Couleur	Gris clair RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 65
Taille du filetage NPT	1/2 pouce
Largeur de clé	27 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 13 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	13 mm
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878005019
ECLASS 8.0	27149109