


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

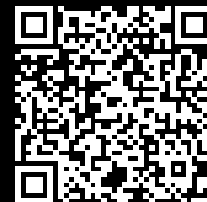

SZ 1.587.2500.50

HSK-K-FLAKA

État: 14.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.587.2500.50 - HSK-K-FLAKA

Presse-étoupes en plastique à insert spécial



Caractéristiques

Référence	SZ 1.587.2500.50
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes en plastique à insert spécial
Couleur	Gris clair RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 65
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	33 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 11 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	11 mm
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	GLAND HSK-K-FLAKA M25x1,5 PA GR