


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

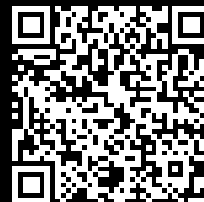

SZ 1.611.1200.70

HSK-MZ-Ex

État: 03.01.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.611.1200.70 - HSK-MZ-Ex

Presse-étoupes standard en laiton à serre-fil de plus, pour environnements à risque d'explosion.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.611.1200.70
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton à serre-fil de plus, pour environnements à risque d'explosion.
Matériau	Laiton Insert de serrage en polyamide O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Taille du filetage NPT	1/2 pouce
Largeur de clé	22 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 13 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878431078
ECLASS 8.0	27149109