


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

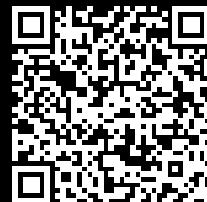

SZ 1.612.1300.01

HSK-INOX-Ex

État: 15.12.2025 (La source: ittal.com/be-fr)

SZ 1.612.1300.01 - HSK-INOX-Ex

Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.612.1300.01
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion.
Matériaux	INOX 1.4305 Insert de serrage en polyamide
	O-Ring: NBR
Couleur	Autres
Largeur de clé	22 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 6 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C...95 °C
Unité d'emballage	10 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878431344
ECLASS 8.0	27149109