


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

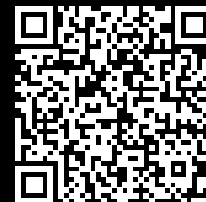

## SZ 1.623.1200.71

## HSK-M-Flex

État: 04.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.623.1200.71 - HSK-M-Flex

Presse-étoupes standard en laiton, avec protection flexible.

## Caractéristiques

Référence	SZ 1.623.1200.71
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton, avec protection flexible.
Matériau	Laiton  Insert de serrage en polyamide  O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Taille du filetage NPT	1/2 pouce
Largeur de clé	22 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 13 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	13 mm
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	GLAND HSK-M-Flex NPT1/2" Ms