


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

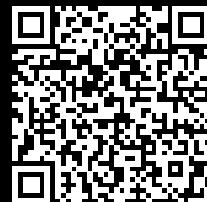

SZ 1.623.1600.15

HSK-M-Flex

État: 02.02.2026 (La source: ittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.623.1600.15 - HSK-M-Flex

Presse-étoupes standard en laiton, avec protection flexible.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.623.1600.15
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton, avec protection flexible.
Matériaux	Laiton
	Insert de serrage en polyamide
	O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Largeur de clé	24 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 6,5 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	6,5 mm
Unité d'emballage	25 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878433003
ECLASS 8.0	27149109