


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

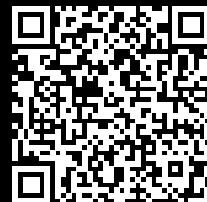

SZ 1.688.1000.70

HSK-M-FLAKA

État: 28.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.688.1000.70 - HSK-M-FLAKA

Presse-étoupes en laiton à insert spécial

Caractéristiques

Référence	SZ 1.688.1000.70
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes en laiton à insert spécial
Matériau	Laiton
	O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Taille du filetage NPT	1 pouce
Largeur de clé	40 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 19 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	19 mm
Unité d'emballage	25 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878007181
ECLASS 8.0	27149109