


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

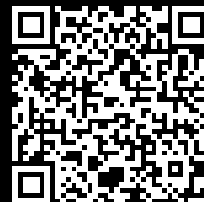

## SZ 1.688.2500.50

## HSK-M-FLAKA

État: 26.12.2025 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.688.2500.50 - HSK-M-FLAKA

Presse-étoupes en laiton à insert spécial

## Caractéristiques

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Référence                              | SZ 1.688.2500.50                          |
| Modèle                                 | droit                                     |
| Description produit                    | Presse-étoupes en laiton à insert spécial |
| Matériau                               | Laiton                                    |
|                                        | O-Ring: NBR                               |
| Finition                               | Nickelé (mat)                             |
| Couleur                                | Autres                                    |
| Pas de filetage                        | 1,5 mm                                    |
| Largeur de clé                         | 30 mm                                     |
| Pour zone EX gaz                       | sans                                      |
| Dimensions                             | Longueur du filetage: 7 mm                |
| Plage de température de fonctionnement | -40 °C...100 °C                           |
| Longueur du filetage                   | 7 mm                                      |
| Unité d'emballage                      | 25 p.                                     |
| Numéro du tarif douanier               | 85389099                                  |
| EAN                                    | 4033878006931                             |
| ECLASS 8.0                             | 27149109                                  |