


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

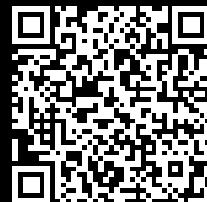

SZ 1.688.3400.70

HSK-M-FLAKA

État: 19.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

SZ 1.688.3400.70 - HSK-M-FLAKA

Presse-étoupes en laiton à insert spécial

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Référence | SZ 1.688.3400.70 |
| Modèle | droit |
| Description produit | Presse-étoupes en laiton à insert spécial |
| Matériau | Laiton |
| | O-Ring: NBR |
| Finition | Nickelé (mat) |
| Couleur | Autres |
| Taille du filetage NPT | 3/4 pouce |
| Largeur de clé | 30 mm |
| Pour zone EX gaz | sans |
| Dimensions | Longueur du filetage: 13 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -40 °C...100 °C |
| Longueur du filetage | 13 mm |
| Unité d'emballage | 25 p. |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| EAN | 4033878007174 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |