


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

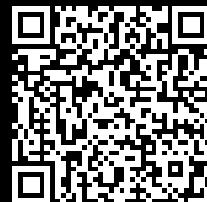

**SZ 1.689.1000.70**

**HSK-M-FLAKA-Ex**

État: 16.12.2025 (La source: [ittal.com/be-fr](http://ittal.com/be-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 1.689.1000.70 - HSK-M-FLAKA-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements à risque d'explosion, pour câbles plats.

## Caractéristiques

Référence	SZ 1.689.1000.70
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements à risque d'explosion, pour câbles plats.
Matériaux	Laiton Insert de serrage en polyamide
	O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Taille du filetage NPT	1 pouce
Largeur de clé	40 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 19 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C...95 °C
Unité d'emballage	25 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878006320
ECLASS 8.0	27149109