


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

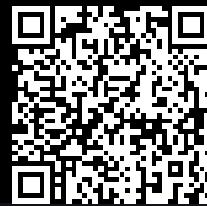

SZ 1.692.1200.70

HSK-MZ-EMC

État: 01.01.2026 (La source: ittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.692.1200.70 - HSK-MZ-EMC

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où des problèmes de CEM peuvent survenir, avec serre-fil de plus.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.692.1200.70
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où des problèmes de CEM peuvent survenir, avec serre-fil de plus.
Couleur	Autres
Taille du filetage NPT	1/2 pouce
Largeur de clé	22 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 13 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C
Longueur du filetage	13 mm
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878442012
ECLASS 8.0	27149109