


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

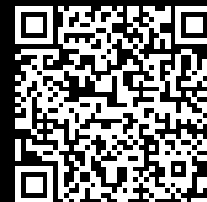

SZ 1.697.1203.70

HSK-M-MULTI

État: 18.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.697.1203.70 - HSK-M-MULTI

Presse-étoupes en laiton à insert multiple

Caractéristiques

Référence	SZ 1.697.1203.70
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes en laiton à insert multiple
Matériau	Laiton Insert de serrage en polyamide O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 65 IP 68
Taille du filetage NPT	1/2 pouce
Largeur de clé	22 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 13 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	13 mm
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	GLAND HSK-M-Multi 1/2" NPT Ms