


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

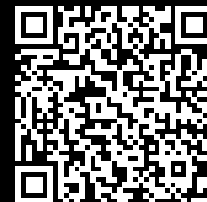

SZ 1.697.2001.50

HSK-M-MULTI

État: 22.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.697.2001.50 - HSK-M-MULTI

Presse-étoupes en laiton à insert multiple

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SZ 1.697.2001.50 |
| Modèle | droit |
| Description produit | Presse-étoupes en laiton à insert multiple |
| Matériau | Laiton Insert de serrage en polyamide O-Ring: NBR |
| Finition | Nickelé (mat) |
| Couleur | Autres |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 65 IP 68 |
| Pas de filetage | 1,5 mm |
| Largeur de clé | 22 mm |
| Pour zone EX gaz | sans |
| Dimensions | Longueur du filetage: 6 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -40 °C...100 °C |
| Longueur du filetage | 6 mm |
| Unité d'emballage | 50 p. |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Description produit | GLAND HSK-M-Multi M20x1,5 Ms |