


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

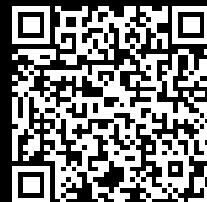

SZ 1.697.2500.50

HSK-M-MULTI

État: 11.01.2026 (La source: ittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.697.2500.50 - HSK-M-MULTI

Presse-étoupes en laiton à insert multiple

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Référence | SZ 1.697.2500.50 |
| Modèle | droit |
| Description produit | Presse-étoupes en laiton à insert multiple |
| Matériaux | Laiton Insert de serrage en polyamide |
| | O-Ring: NBR |
| Finition | Nickelé (mat) |
| Couleur | Autres |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 65 IP 68 |
| Pas de filetage | 1,5 mm |
| Largeur de clé | 30 mm |
| Pour zone EX gaz | sans |
| Dimensions | Longueur du filetage: 7 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -40 °C...100 °C |
| Longueur du filetage | 7 mm |
| Unité d'emballage | 25 p. |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| EAN | 4033878005088 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |