


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

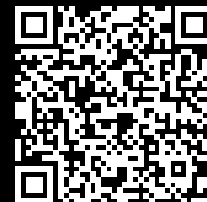

# SZ 1.697.3201.50

## HSK-M-MULTI

État: 04.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.697.3201.50 - HSK-M-MULTI

Presse-étoupes en laiton à insert multiple

## Caractéristiques

Référence	SZ 1.697.3201.50
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes en laiton à insert multiple
Matériau	Laiton Insert de serrage en polyamide  O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 65 IP 68
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	40 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 8 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	8 mm
Unité d'emballage	25 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	GLAND HSK-M-Multi M32x1,5 Ms