


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

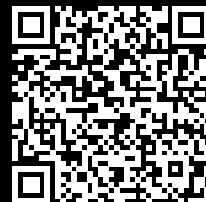

SZ 1.697.3800.70

HSK-M-MULTI

État: 24.08.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.697.3800.70 - HSK-M-MULTI

Presse-étoupes en laiton à insert multiple

Caractéristiques

Référence	SZ 1.697.3800.70
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes en laiton à insert multiple
Matériau	Laiton Insert de serrage en polyamide O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 65 IP 68
Taille du filetage NPT	3/8 pouce
Largeur de clé	17 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 15 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	15 mm
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878006801
ECLASS 8.0	27149109