


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

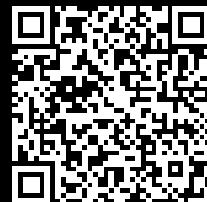

SZ 1.697.6302.50

HSK-M-MULTI

État: 13.01.2026 (La source: [ittal.com/be-fr](http://ittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.697.6302.50 - HSK-M-MULTI

Presse-étoupes en laiton à insert multiple

## Caractéristiques

Référence	SZ 1.697.6302.50
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes en laiton à insert multiple
Matériaux	Laiton Insert de serrage en polyamide
	O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 65 IP 68
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	64 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 10 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	10 mm
Unité d'emballage	5 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878006900
ECLASS 8.0	27149109