
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



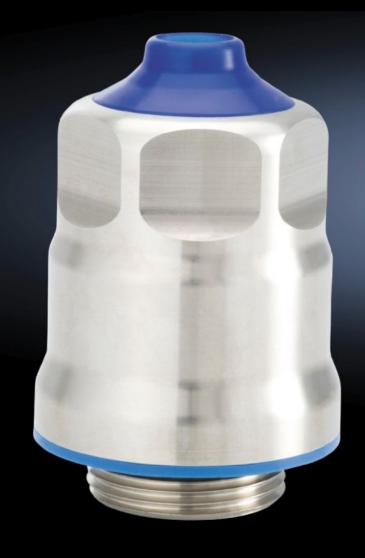

SZ 1.740.2502.50 HSK-INOX-HD

État: 27.10.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.740.2502.50 - HSK-INOX-HD

Presse-étoupes à appliquer dans des endroits faisant l'objet d'exigences particulières en matière de nettoyage.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.740.2502.50
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes à appliquer dans des endroits faisant l'objet d'exigences particulières en matière de nettoyage.
Matériau	Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	27 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 7 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C120 °C
Longueur du filetage	7 mm
Unité d'emballage	5 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878444726
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025