


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

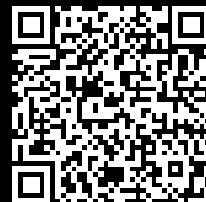

SZ 1.750.3200.50 HSK VariaPro Rail

État: 22.03.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.750.3200.50 - HSK VariaPro Rail

Caractéristiques

Référence	SZ 1.750.3200.50
Matériau	Laiton nickelé
Couleur	Nickelé (mat)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (10 bar)
Largeur de clé	36 mm
Pour zone EX poussière	sans
Pour zone EX gaz	sans
Joint	Joint d'étanchéité
Dimensions	Filetage: M32 x 1,5 Longueur du filetage: 8 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	8 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,001 kg
Poids brut	0,002 kg
Numéro du tarif douanier	85389099