


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

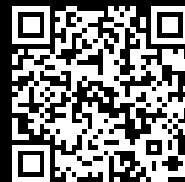

## TS 9672.198 Portes partielles

État: 02.08.2025 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 9672.198 - Portes partielles pour armoires électriques juxtaposables TS

Ouverture de porte possible à droite ou à gauche.



## Caractéristiques

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence           | TS 9672.198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Description produit | Pour les armoires TS à la place de la porte ou du panneau arrière. Les portes partielles se combinent à volonté entre elles. En haut et en bas, il faut prévoir un cache avant. Ouverture de porte possible à droite ou à gauche. Possibilité de monter un cadre pour écran d'ordinateur SZ 2305.000 dans les portes partielles pleines (hauteur 600 à 1000 mm). En version standard, les portes partielles sont équipées d'un dispositif de verrouillage à panneton double pouvant être échangé contre un autre dispositif de verrouillage modèle F ou (à partir de 600 mm de hauteur) contre une poignée confort. |
| Matériau            | Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Finition            | Laque texturée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Couleur             | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Caractéristiques

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Composition de la livraison                       | Traverse de séparation          |
|                                                   | Charnières                      |
|                                                   | Butées de porte                 |
|                                                   | Matériel de fixation inclus     |
|                                                   | Matériel de fixation inclus     |
| Dimensions                                        | Largeur: 800 mm                 |
|                                                   | Hauteur: 1.800 mm               |
| Convient à                                        | Largeur: = 800 mm               |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 54 avec une armoire complète |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.                            |
| Poids net                                         | 29.4                            |
| Poids brut                                        | 31                              |
| Numéro du tarif douanier                          | 94039910                        |
| EAN                                               | 4028177697867                   |
| ETIM 9                                            | EC002525                        |
| ECLASS 8.0                                        | 27182204                        |