


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

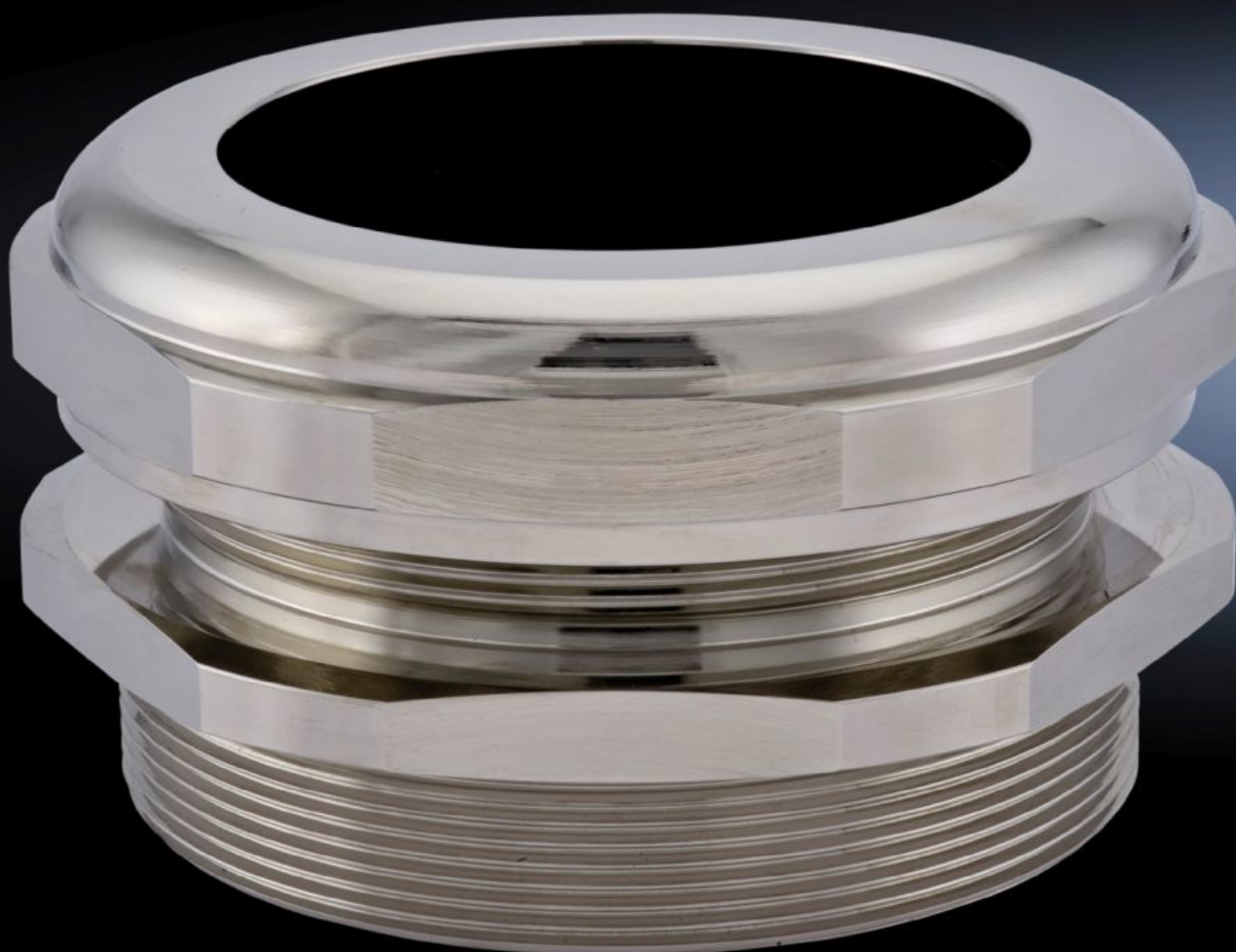

**SZ 1.106.7500.50**

**HSK-XL**

Staat: 01.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.106.7500.50 - HSK-XL

Kabelwartels van messing voor de grootste klembereiken

## Functies

Bestelnr.	SZ 1.106.7500.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Kabelwartels van messing voor de grootste klembereiken
Materiaal	Messing Dichtring: NBR O-ring: NBR
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	80 mm
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosie geteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contra moer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 15 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C

# Funcities

Schroefdraadlengte	15 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,669 kg
Brutogewicht	0,67 kg
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-XL, metrisch, M 75 x 1,5, klembereik 48 - 55, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 100