
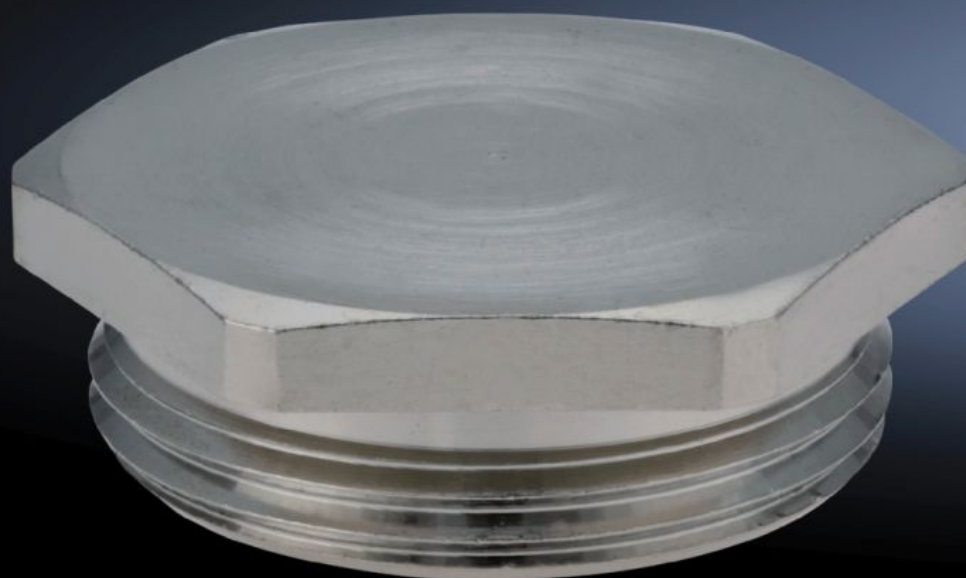


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

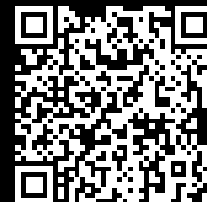

## SZ 1.152.1100.01

## V-INOX-NBR

Staat: 03.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.152.1100.01 - V-INOX-NBR

Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring. Montage met moersleutel

## Functies

Bestelnr.	SZ 1.152.1100.01
Product omschrijving	Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring. Montage met moersleutel
Materiaal	INOX 1.4305 O-ring: NBR
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Schroefdraadtype	Pg
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...95 °C
Leveringseenheid	10 st.
Douanetariefnummer	73181575
ECLASS 8.0	27149110
Product omschrijving	Blindstop V-INOX-NBR, PG, voor AG-maat PG 11, INOX 1.4305, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 95