


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

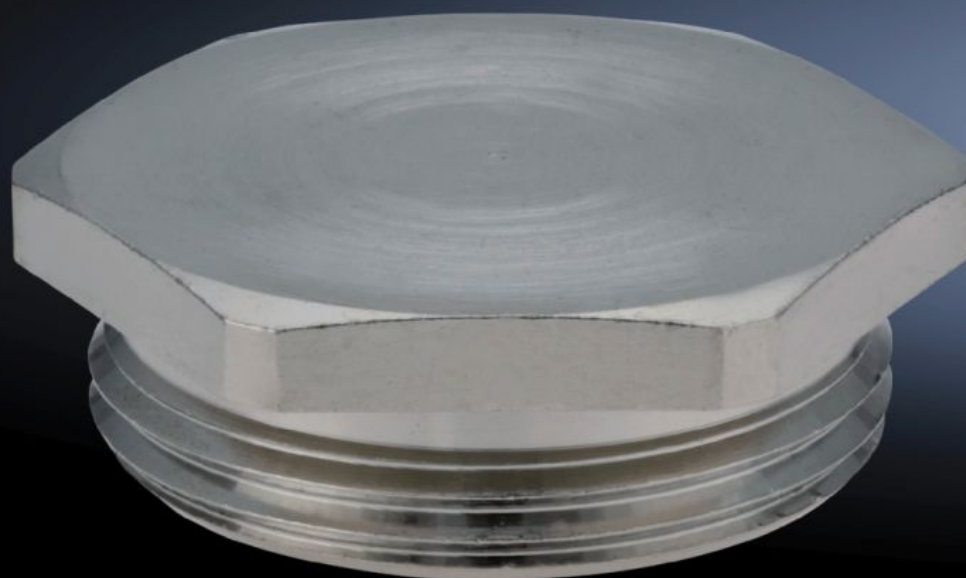

SZ 1.152.4000.50

V-INOX-NBR

Staat: 06.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.152.4000.50 - V-INOX-NBR

Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring. Montage met moersleutel

Functies

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr. | SZ 1.152.4000.50 |
| Product omschrijving | Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring. Montage met moersleutel |
| Materiaal | INOX 1.4305 O-ring: NBR |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar) IP 69K |
| Schroefdraadtype | Metrisch |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C...95 °C |
| Leveringseenheid | 5 st. |
| Douanetariefnummer | 73181575 |
| ECLASS 8.0 | 27149110 |
| Product omschrijving | Blindstop V-INOX-NBR, metrisch, voor AG-maat M 40 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 95 |