


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

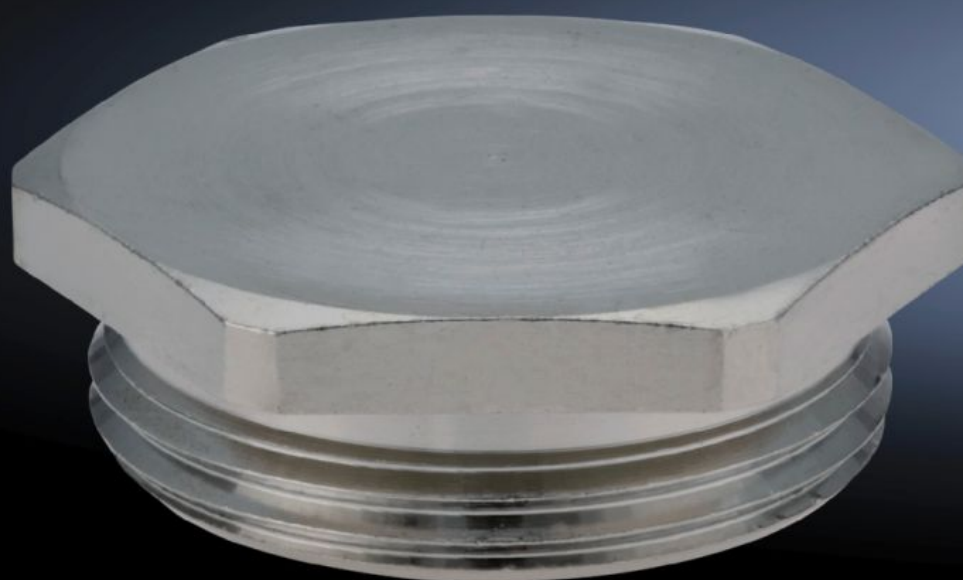

## SZ 1.154.1600.50 V-INOX-VMQ

Staat: 22.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.154.1600.50 - V-INOX-VMQ

Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring (VMQ) en extreem temperatuurbereik. Montage met moersleutel

## Functies

Bestelnr.	SZ 1.154.1600.50
Product omschrijving	Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring (VMQ) en extreem temperatuurbereik. Montage met moersleutel
Materiaal	INOX 1.4305 O-Ringe-VMQ
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Schroefdraadtype	Metrisch
Bedrijfstemperatuurbereik	-60 °C...180 °C
Leveringseenheid	10 st.
Douanetariefnummer	73181575
ECLASS 8.0	27149110
Product omschrijving	Blindstop V-INOX-VMQ, metrisch, voor AG-maat M 16 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -60 - 180