


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

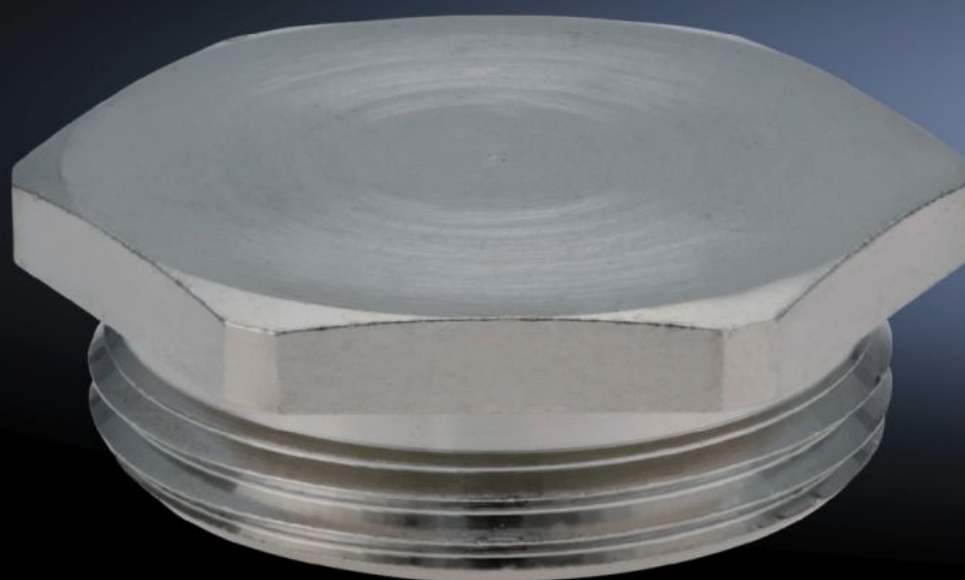

SZ 1.154.2500.50 V-INOX-VMQ

Staat: 06.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.154.2500.50 - V-INOX-VMQ

Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring (VMQ) en extreem temperatuurbereik. Montage met moersleutel

Functies

Bestelnr.	SZ 1.154.2500.50
Product omschrijving	Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring (VMQ) en extreem temperatuurbereik. Montage met moersleutel
Materiaal	INOX 1.4305 O-Ringe-VMQ
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Schroefdraadtype	Metrisch
Bedrijfstemperatuurbereik	-60 °C...180 °C
Leveringseenheid	5 st.
Douanetariefnummer	73181575
ECLASS 8.0	27149110
Product omschrijving	Blindstop V-INOX-VMQ, metrisch, voor AG-maat M 25 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -60 - 180