


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

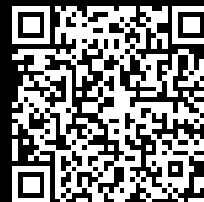

## SZ 1.209.4002.30

## HSK-K

Staat: 06.08.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.209.4002.30 - HSK-K

Standaard vloeistofdichte kabelwartels van nylon 6/6



## Funcities

|                                      |                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                            | SZ 1.209.4002.30                                           |
| Uitvoering                           | recht                                                      |
| Product omschrijving                 | Standaard kabelwartels van kunststof                       |
| Materiaal                            | Polyamide V0 conform UL 94<br>Dichtring: NBR               |
| Kleur                                | Blauw<br>RAL 5012                                          |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 68 (10 bar) met extra O-ring<br>IP 69K met extra O-ring |
| Spoed schroefdraad                   | 1,5 mm                                                     |
| Sleutelwijdte                        | 53 mm                                                      |
| Voor explosieveilige zone gas        | Geen                                                       |
| Buigradius (max.)                    | Nee                                                        |
| Explosiegeteste uitvoering           | Nee                                                        |
| Vlakkabelkoppeling                   | Nee                                                        |
| Halogeenvrij                         | Ja                                                         |
| Glasvezel versterkt                  | Nee                                                        |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk        | Nee                                                        |
| Slagvast                             | Ja                                                         |

# Funcities

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Met contramoer            | Nee                       |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee                       |
| Afmetingen                | Schroefdraadlengte: 18 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C           |
| Schroefdraadlengte        | 18 mm                     |
| Leveringseenheid          | 10 st.                    |
| Douanetariefnummer        | 85389099                  |
| EAN                       | 4033878411292             |
| ECLASS 8.0                | 27149109                  |