


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

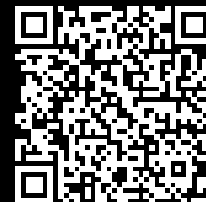

SZ 1.293.3401.70

HSK-K-Flex

Staat: 03.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.293.3401.70 - HSK-K-Flex

Standaard kabelwartels van kunststof met flexibele bescherming



Funcities

Bestelnr.	SZ 1.293.3401.70
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van kunststof met flexibele bescherming
Materiaal	Polyamide Dichtring: NBR
Kleur	Zwart RAL 9005
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (10 bar) IP 69K met extra O-ring
Draadmaat NPT	3/4"
Sleutelwijdte	33 mm
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contraoer	Nee

Funcities

Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 14 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	14 mm
Leveringseenheid	20 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-K-Flex, NPT, 3/4" NPT, klembereik 13 - 18, zwart, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100