
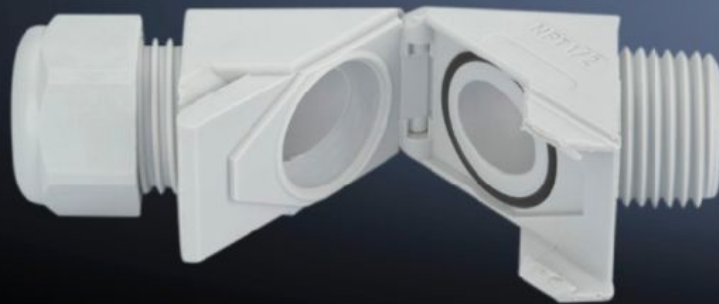


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

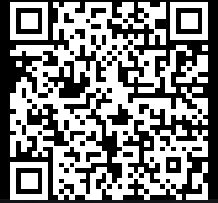

## SZ 1.313.1216.70 HSK-W

Staat: 03.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.313.1216.70 - HSK-W

Standaard kabelwartels van kunststof met haakse uitgang



## Functies

Bestelnr.	SZ 1.313.1216.70
Uitvoering	Knie 90 graden
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van kunststof met haakse uitgang
Materiaal	Polyamide Dichtring: NBR O-ring: NBR
Kleur	Lichtgrijs RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68
Draadmaat NPT	1/2"
Sleutelwijdte	27 mm
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosie geteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee

# Funcities

Slagvast	Ja
Met contraoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Opslagtemperatuurbereik	-40 °C
Schroefdraadlengte	13 mm
Leveringseenheid	25 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Hoekwartel HSK-W, NPT, 1/2" NPT/16, klembereik 10 - 14, grijs, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100