


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

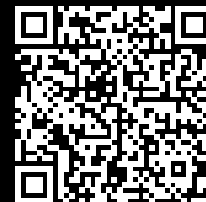

SZ 1.314.3401.71 HSK-W-Flex

Staat: 04.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.314.3401.71 - HSK-W-Flex

Standaard kabelwartels van kunststof met haakse uitgang en flexibele bescherming



Functies

Bestelnr.	SZ 1.314.3401.71
Uitvoering	Knie 90 graden
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van kunststof met haakse uitgang en flexibele bescherming
Materiaal	Polyamide Dichtring: NBR
Kleur	Zwart RAL 9005
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68
Draadmaat NPT	3/4"
Sleutelwijdte	33 mm
Voor explosie veilige zone gas	1,2,
Buigradius (max.)	Nee
Explosie geteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee

Functies

Slagvast	Ja
Met contraoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 20 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	20 mm
Leveringseenheid	10 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Hoekwartel HSK-W-Flex, NPT, 3/4" NPT, klembereik 9 - 16, zwart, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100