


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

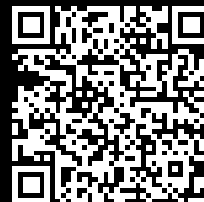

## SZ 1.597.3800.71 HSK-K-MULTI

Staat: 21.12.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.597.3800.71 - HSK-K-MULTI

Kabelwartels van kunststof met multi-inzetstuk



## Funcities

|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bestelnr.                            | SZ 1.597.3800.71                                    |
| Uitvoering                           | recht                                               |
| Product omschrijving                 | Kabelwartels van kunststof met multi-inzetstuk      |
| Materiaal                            | Polyamide V0 conform UL 94<br>Dichtring: Elastomeer |
| Kleur                                | Zwart<br>RAL 9005                                   |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 68 (10 bar) met extra O-ring                     |
| Draadmaat NPT                        | 3/8"                                                |
| Sleutelwijdte                        | 19 mm                                               |
| Voor explosieveilige zone gas        | Geen                                                |
| Montage-instructie                   | IP 68 bij optimale bezetting van alle boringen      |
| Buigradius (max.)                    | Nee                                                 |
| Explosiegeteste uitvoering           | Nee                                                 |
| Vlakkabelkoppeling                   | Nee                                                 |
| Halogeenvrij                         | Ja                                                  |
| Glasvezel versterkt                  | Nee                                                 |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk        | Nee                                                 |

# Functies

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Slagvast                  | Ja                        |
| Met contraoer             | Nee                       |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee                       |
| Afmetingen                | Schroefdraadlengte: 15 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C           |
| Schroefdraadlengte        | 15 mm                     |
| Leveringseenheid          | 50 st.                    |
| Douanetariefnummer        | 85389099                  |
| EAN                       | 4033878005668             |
| ECLASS 8.0                | 27149109                  |