


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

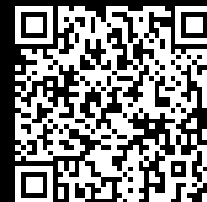

**SZ 1.609.1600.61**

**HSK-M**

Staat: 03.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.609.1600.61 - HSK-M

Standaard kabelwartels van messing



## Funcities

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr.                           | SZ 1.609.1600.61   |
| Uitvoering                          | recht  |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van messing                       |
| Materiaal                           | Messing<br>Dichtring: NBR<br>Kleminzetstuk van polyamide |
| Oppervlak                           | vernikkeld (mat)   |
| Kleur                               | Overige  |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K                                 |
| Sleutelwijdte                       | 24 mm  |
| Voor explosie veilige zone gas      | Geen   |
| Buigradius (max.)                   | Nee  |
| Explosie geteste uitvoering         | Nee  |
| Halogeenvrij                        | Ja   |
| Glasvezel versterkt                 | Nee  |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee  |
| Slagvast                            | Ja   |
| Met contra moer                     | Nee  |

# Funcities

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Afmetingen                | Schroefdraadlengte: 10 mm  |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C  |
| Schroefdraadlengte        | 10 mm  |
| Leveringseenheid          | 50 st.   |
| Douanetariefnummer        | 85389099   |
| ECLASS 8.0                | 27149109   |
| Product omschrijving      | Kabelwartel HSK-M PG16 lang schroefdraad, voor kabel 7-12 mm, messing vernikkelt, met O-ring |