


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

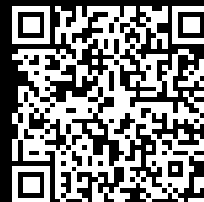

SZ 1.690.2016.30

HSK-MZ

Staat: 14.09.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.690.2016.30 - HSK-MZ

Standaard kabelwartels van messing met extra trekantlasting

Functies

Bestelnr.	SZ 1.690.2016.30
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing met extra trekantlasting
Materiaal	Messing Polyamide Dichtring: NBR O-ring: NBR
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (10 bar)
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	22 mm
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosie geteste uitvoering	Nee
Vlakkabel koppeling	Nee
Halogeen vrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contra moer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraad lengte: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C

Functies

Schroefdraadlengte	10 mm
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	85389099
EAN	4033878440797
ECLASS 8.0	27149109