
Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.



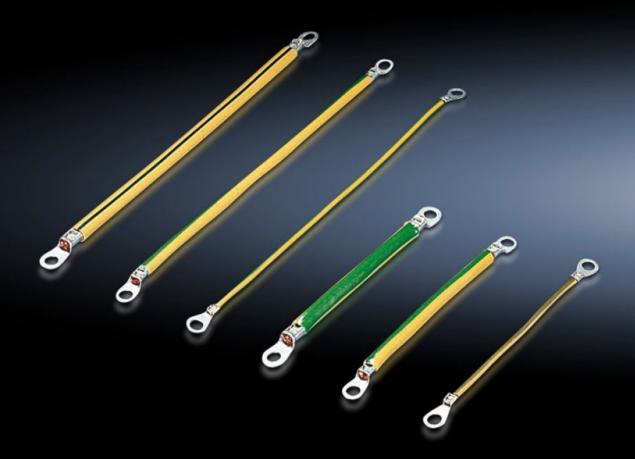

SZ 2569.000 Fitas de aterramento

Estado: 24/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SZ 2569.000 - Fitas de aterramento

Para a configuração de um aterramento seguro oferecendo contato perfeito: com terminais de cabos com olhais para os parafusos de aterramento M6 e M8, otimizados em comprimento e prontos para montar.





Recursos

Descrição do produto Vantagens	Para a configuração de um aterramento seguro oferecendo contato perfeito. Com terminais de cabos com olhais para os parafusos de aterramento M6 e M8
√antagens	·
	Com comprimento ideal e prontos para instalação
Diâmetro	25 mm²
Conexão	M8 – M8
Instalações possíveis	Opções de conexão na AX: porta/tampa M8, caixa M8, placa de montagem M8 Opções de conexão no VX: porta/tampa M8, caixa M8, placa de montagem M8, lateral M8, chapa de base M8
Nota	Siga as instruções de montagem e consulte o material sobre condutores de proteção do respectivo sistema de armário ou caixa.
Dimensões	Comprimento: 300 mm
Emb.	5 unid.
Peso líquido	0.39
Peso bruto	0.436

© Rittal 2025

Recursos

Número da tarifa alfandegária	85444290
EAN	4028177027978
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302

© Rittal 2025 3