


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

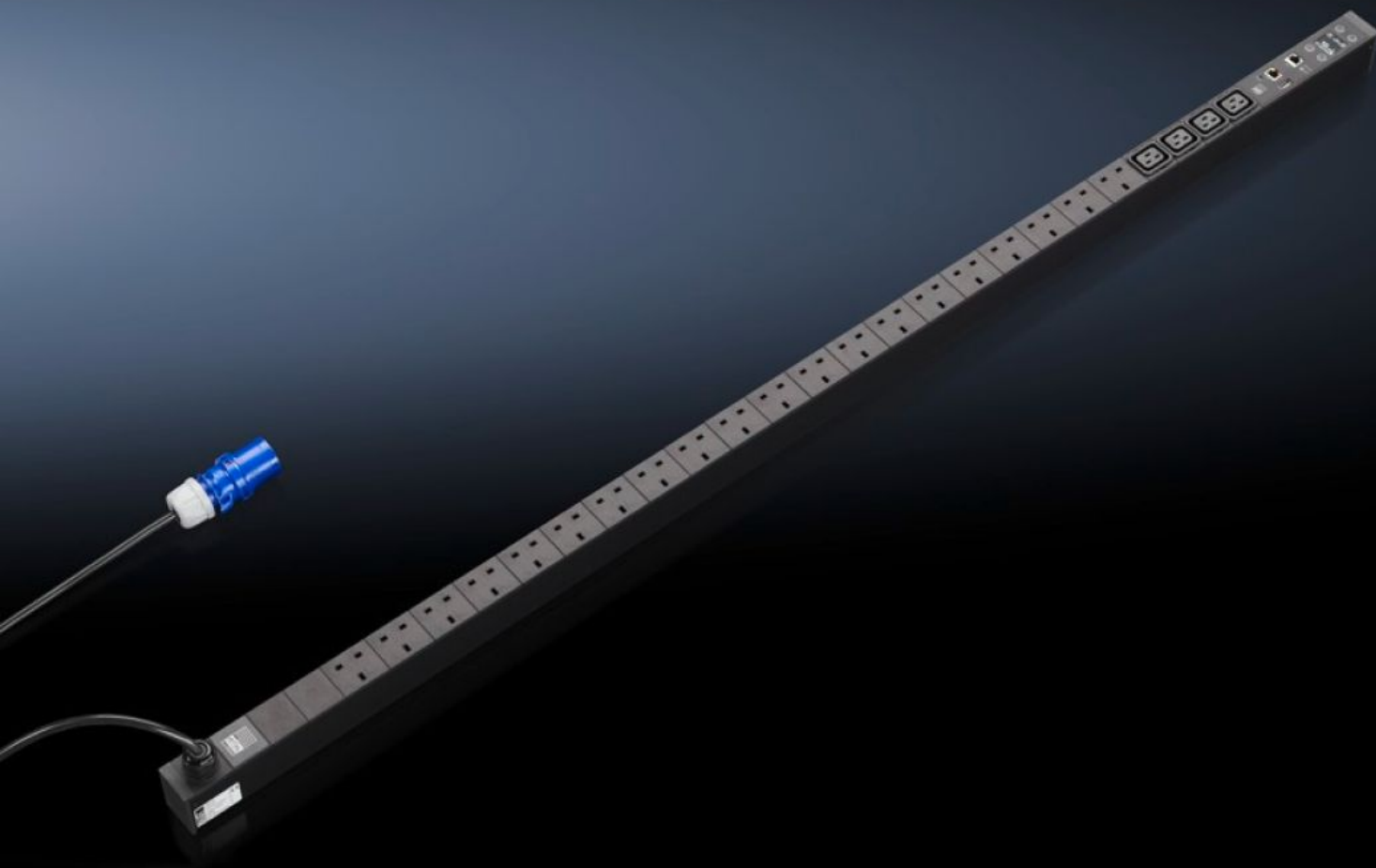

DK 7955.521

PDU UK, modèle Metered

État: 2026-03-17 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.521 - PDU UK, modèle Metered

PDU intelligent avec interface réseau et enregistrement des données énergétiques par phase. Compatible avec les réseaux p. ex. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP avec afficheur. Entrée avec fiches CEE (16 A/32 A), avec sorties BS 1363 (UK). Puissance de distribution de 3,7 kW à 22 kW.

Caractéristiques

Référence	DK 7955.521
Description produit	Mesure de puissance par phase et commutation de chaque prise individuellement. Grâce au PDU compact, chaque baie IT peut aisément être équipée d'une distribution de courant professionnelle. Pour la baie TS IT, le montage est même possible sans outil. La construction compacte permet un montage aisé. Le PDU a une faible consommation énergétique grâce à l'utilisation de relais bistables et d'un écran OLED. Un serveur Web intégré permet une connexion directe au réseau incluant une gestion globale des utilisateurs. L'alimentation électrique redondante est assurée depuis les 3 phases et également via un réseau PoE (Power-over Ethernet) existant. Le PDU offre une multitude de fonctions de gestion et de supervision. Une fiabilité élevée est atteinte grâce à une précision de mesure de 1 %.
Matériau	Profilé en aluminium, anodisé noir
Dimensions	Largeur: 44 mm Profondeur: 62 mm Longueur: 1.695 mm
Nombre de prises de courant et type	20 x BS 1363 / 4 x C19
Prises	20 x GB (type G, BS 1363) 4 x Prise CEI 320 C19
Courant nominal (max.)	16 A
Alimentations	Nombre: 1 Phases par alimentation: 1~
Longueur du câble de raccordement	3 m

Caractéristiques

Type de raccordement (électrique)	CEE
Plage de température de fonctionnement	0 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	10...95 %
Plage de température de stockage	-25 °C...70 °C
Convient à	Type de coffret: TS IT: ≤ 1.800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	3,8 kg
Poids brut	5,5 kg
Numéro du tarif douanier	85366990
ECLASS 8.0	27142604
Description produit	PDUi Metered, UK, mono 16A, 24 UK + 4 C19