


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

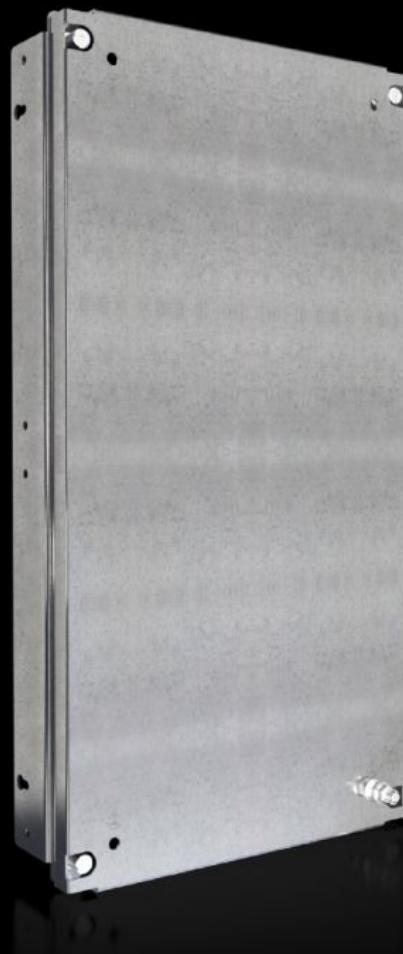

SV 9683.646

Plaques de montage partielles

État: 2026-02-12 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.646 - Plaques de montage partielles pour panneau latéral du compartiment fonctionnel

Avec ou sans passage, pour la fixation directe sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel.

Caractéristiques

Référence	SV 9683.646
Modèle	Plein
Description produit	Pour la fixation directe sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel pour une subdivision interne. Aménagement intérieur universel avec appareillages de commutation et de commande. Réalisation de plans de montage complémentaires. En rajoutant des cloisons fonctionnelles et des panneaux latéraux, il est possible d'effectuer un compartimentage intérieur conforme aux formes 1 à 4.
Matériaux	Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Équerre d'assemblage et matériel de fixation inclus
Pour hauteur de compartiment fonctionnel	600 mm
Dimensions	Largeur: 302 mm Hauteur: 593 mm
Convient à	Largeur: = 400 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4.58
Poids brut	5.28
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	20,1 kg CO ₂ eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier 94039910

EAN 4028177935228

ETIM 9 EC000213

ECLASS 8.0 27400613

Approbation

Explications Déclaration de conformité UK