
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



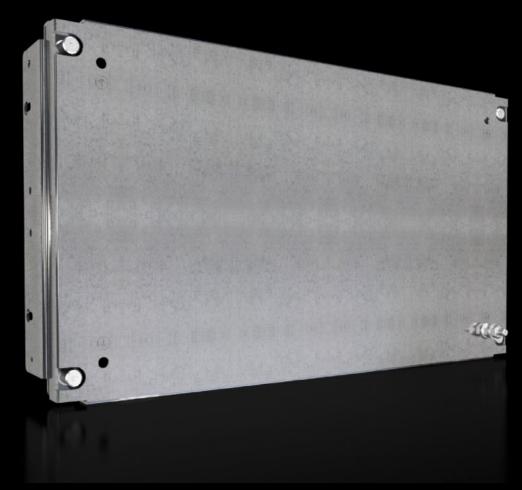

SV 9683.663 Plaques de montage partielles

État: 2025-11-06 (La source: rittal.com/ca-fr)



SV 9683.663 - Plaques de montage partielles pour panneau latéral du compartiment fonctionnel

Avec ou sans passage, pour la fixation directe sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel.

Caractéristiques

| Référence | SV 9683.663 |
|---|---|
| Modèle | Plein |
| Description produit | Pour la fixation directe sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel pour une subdivision interne. Aménagement intérieur universel avec appareillages de commutation et de commande. Réalisation de plans de montage complémentaires. En rajoutant des cloisons fonctionnelles et des panneaux latéraux, il est possible d'effectuer un compartimentage intérieur conforme aux formes 1 à 4. |
| Matériau | Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm |
| Finition | Zinguée |
| Composition de la livraison | Équerre d'assemblage et matériel de fixation inlcus |
| Pour hauteur de compartiment fonctionnel | 300 mm |
| Dimensions | Largeur: 502 mm Hauteur: 293 mm |
| Convient à | Largeur: = 600 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 2.82 |
| Poids brut | 3.64 |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 13,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

| Numéro du tarif douanier | 94039910 |
|--------------------------|---------------|
| EAN | 4028177935396 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

Approbation

Explications Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3