

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 9982.200 TS IT Pro

État: 2026-06-13 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 9982.200 - TS IT Pro

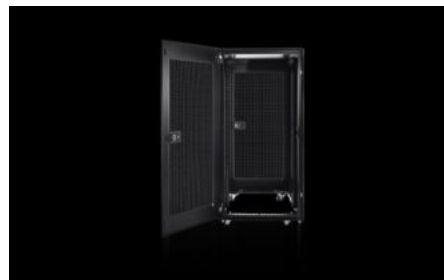

## Caractéristiques

Référence	IT 9982.200
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Aménagement intérieur : apprêt par trempé Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour	RAL 9005
Couleur	Aménagement intérieur : RAL 9005 Ossature de baie et pièces plates : RAL 9005
Composition de la livraison	Ossature TS 8 avec porte et toit  Pieds de nivellement Pattes de juxtaposition (4 X 24" and 4 X 600mm)
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 1.200 mm Profondeur: 1.070 mm
Hauteur de montage pour les composants	24 U
Remarque	L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation. Avec panneaux latéraux

# Caractéristiques

---

Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)	745 mm
Modèle à niveau(x) 19"	Montants 19"
Unité d'emballage	1 p.
Poids brut	173,1 lb
Numéro du tarif douanier	9403200082

# Approbation

---

Approbation	UL
-------------	----