


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

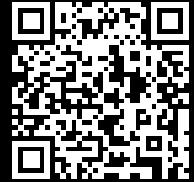

SZ 1581.100

Metall-Flanschplatte

Stand: 16.01.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1581.100 - Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung

Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen, Schutzart IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 1581.100
Produktbeschreibung	Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Anzahl metrischer Vorprägungen	12 x M20
Abmessung	Breite: 221 mm Tiefe: 90 mm
Passend für	Gehäusetyp: KL
Flanschplatte	Größe: 2
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten
Anzahl Vorprägungen	12
Metrischer Durchmesser	M20
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.23
Bruttogewicht	0.25
Zolltarifnummer	73079100
EAN	4028177390843
E-Number Sweden	E3404794

Eigenschaften

ETIM 9 EC000211

ETIM 8 EC000211

ECLASS 8.0 27142421