Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.






KL 1582.000 Kunststoff-Kabelflanschplatten

Stand: 23.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



KL 1582.000 - Kunststoff-Kabelflanschplatten mit PG Vorprägung

Mit vorgeprägten PG-Lochungen für Kabelverschraubungen.

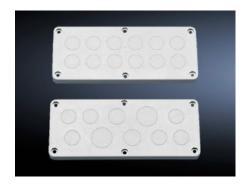

Eigenschaften

| Artikel-Nr. | KL 1582.000 |
|--------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Mit vorgeprägten PG-Lochungen für Kabelverschraubungen Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden. |
| Material | ABS |
| Farbe | RAL 7035 |
| Hinweis | Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen |
| Anzahl metrischer Vorprägungen | 6 2 2 |
| Anzahl x PG Durchmesser | 6 x 13.5 |
| | 2 x 16 |
| | 2 x 21 |
| Abmessung | Breite: 220 mm |
| | Tiefe: 90 mm |
| Passend für | Gehäusetyp: KL |
| Flanschplatte | Größe: 2 |
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C70 °C |

© Rittal 2025

Eigenschaften

| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 55 bei sachgerechter Montage |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Anzahl Vorprägungen | 6 |
| | 2 |
| | 2 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Nettogewicht | 0.5 |
| Bruttogewicht | 0.581 |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| EAN | 4028177010901 |
| E-Number Sweden | E3404716 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |

© Rittal 2025 3