

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AX 2262.140

Wandgehäuse AX, 3-teilig

Stand: 26.08.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2262.140 - Wandgehäuse AX, 3-teilig

Das Lieferkonzept der dreiteiligen AX Wandgehäuse reduziert Komplexität und erhöht Flexibilität. Dank des AX/VX Systembaukastens sind die Gehäuse für verschiedene Anwendungen geeignet. Die dreiteilige Struktur gewährleistet leichten Zugang.

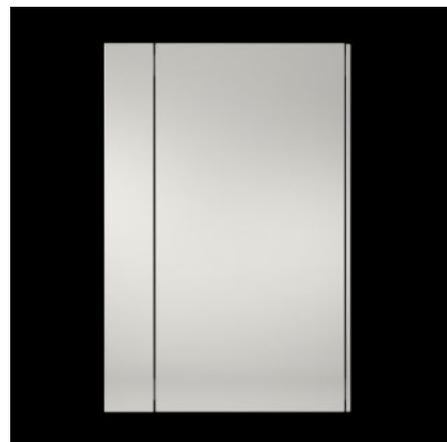

Eigenschaften

| | |
|----------------|--|
| Artikel-Nr. | AX 2262.140 |
| Ausführung | Wandgehäuse IT |
| Material | Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Farbe | Wand- und Schwenkteil: RAL 7035 Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau) |
| Lieferumfang | Wandteil: Flanschplatte geschlossen, oben und unten Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"-Profilschienen, vorne, Festeinbau Design-Sichttür Verschluss Mittelteil: 3 mm Doppelbart Verschluss Design-Sichttür: Sicherheitsschließung 3524 E Komfortgriff für Verschluss-Einsätze und 2-Punktverriegelung |
| Höheneinheiten | 21 HE |
| Abmessung | Breite: 600 mm Höhe: 1.012 mm Tiefe: 473 mm |

Eigenschaften

| | |
|--------------------------------------|--|
| Anzahl Verschlüsse | 1 |
| Belastbarkeit Schwenkteil (statisch) | 750 N |
| Belastbarkeit Wandteil (statisch) | 250 N |
| Grundmaterial | Stahlblech |
| Verschluss | Ausführung Verschluss: Komfortgriff und 2-Punktverriegelung Verschluss-Einsatz: Sicherheits-Einsatz Schließung Nr. 3524 E |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte geschlossen oben und unten |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 46.55 |
| Bruttogewicht | 49 |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| EAN | 4028177983311 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Ausschreibungstext

AX Wandgehäuse, 3-teilig, 21 HE, Tiefe 473 mm

Gehäuse: Dreiteiliges Wandgehäuse, bestehend aus:
Wandelement mit geschlossener Flanschplatte oben und unten, optional austauschbar gegen Varianten zur Kabeleinführung (Zubehör), Bohrungen zur Wandbefestigung.

Schwenkteil mit zwei Stück 482,6 mm (19.)

Profilschienen vorne montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in Front- und Rückrahmen.

Design-Sichttür mit Komfortgriff mit 2-Punktverriegelung
für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E,
optional austauschbar gegen
Komfortgriff für Profilhalbzylinder (Zubehör).
Material Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm,
Material Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche: pulverbeschichtet
Farbe Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
Farbe Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Schutzart: IP 54 nach EN 60 529
Abmessung (B x H x T): 600 x 1012 x 473 mm, 21 HE
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG