


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

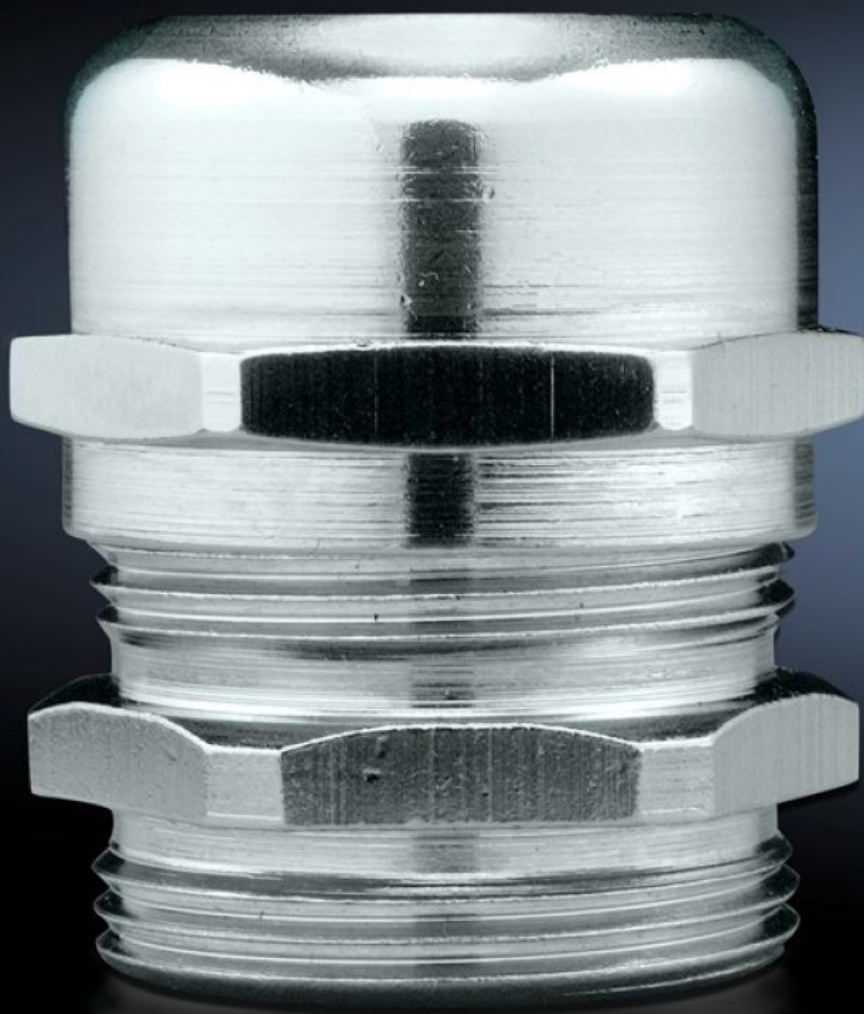

## SZ 2411.140

## EMV-Kabelverschraubungen

Stand: 12.03.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2411.140 - EMV-Kabelverschraubungen

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

## Eigenschaften

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                  | SZ 2411.140                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ausführung                   | Kabelverschraubungen, PG                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produktbeschreibung          | Wahlweise kann der Kabelmantel an der Kontaktstelle unterbrochen oder im Schrank komplett entfernt werden. Die Kabelschirmung im Schrank bleibt erhalten. Die mitgelieferte Gegenmutter schneidet sich beim Anschrauben in lackierte Schrankflächen selbsttätig ein, so dass eine leitfähige Verbindung entsteht. |
| Material                     | Messing<br>Dichtung: CR/NBR                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oberfläche                   | Vernickelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hinweis                      | Minimaler Schirmdurchmesser = Kabeldurchmesser abzüglich Kabelmantel                                                                                                                                                                                                                                              |
| Min. Kabeldurchmesser        | 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Max. Kabeldurchmesser        | 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schutzart IP 69K             | IP 69K                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schirmdurchmesser (min.)     | 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verpackungseinheit           | 5 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nettogewicht                 | 0,175 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bruttogewicht                | 0,181 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zolltarifnummer              | 73269098                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ETIM 9                       | EC000441                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ETIM 8                       | EC000441                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ECLASS 8.0                   | 27149109                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Approbationen

---

Erklärungen

Konformitätserklärung