


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

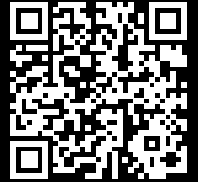

SZ 2562.100

Metall-Flanschplatte

Stand: 13.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2562.100 - Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung

Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen, Schutzart IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2562.100
Produktbeschreibung	Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Anzahl metrischer Vorprägungen	2 x M16 5 x M20 13 x M25 2 x M32 2 x M40
Abmessung	Breite: 339 mm Tiefe: 149 mm
Passend für	Gehäusetyp: AE
Flanschplatte	Größe: 4
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,5 kg
Bruttogewicht	0,62 kg
Zolltarifnummer	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27142421

Produktbeschreibung

SZ Metall-Flanschplatte, mit metrischer Vorprägung, BT: 339x149 mm, Größe: 4