
## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



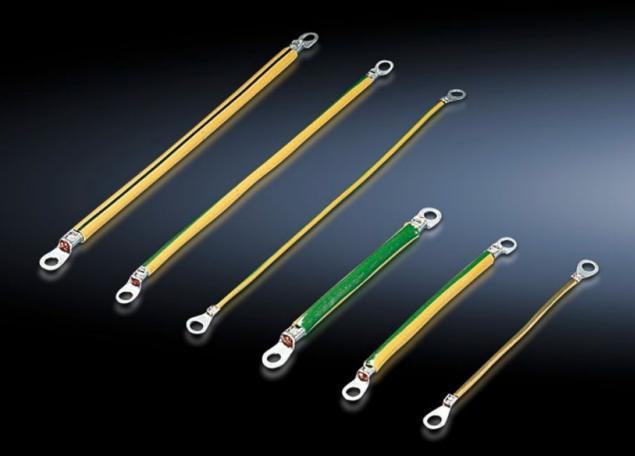

# SZ 2564.000 Erdungsbänder

Stand: 25.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



#### SZ 2564.000 - Erdungsbänder

Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe: mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben, in der Länge optimiert und montagefertig.





### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2564.000
Produktbeschreibung	Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe.
Nutzen	Mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben In der Länge optimiert und montagefertig
Querschnitt	4 mm²
Anschluss	M8 – M8
Einbaumöglichkeiten	Anschlussmöglichkeiten AX: Tür/Deckel M8, Gehäuse M8, Montageplatte M8 Anschlussmöglichkeiten VX: Tür/Deckel M8, Gehäuse M8, Montageplatte M8, Seitenwand M8, Bodenblech M8
Hinweis	Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems.
Abmessung	Länge: 170 mm
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0.055
Bruttogewicht	0.058

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Zolltarifnummer	85444290
EAN	4028177027879
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302

© Rittal 2025 3