
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



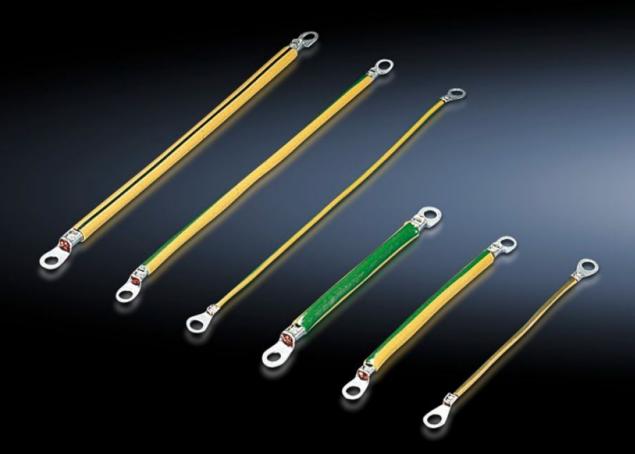

SZ 2565.110 Erdungsbänder

Stand: 09.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SZ 2565.110 - Erdungsbänder

Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe: mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben, in der Länge optimiert und montagefertig.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2565.110	
Produktbeschreibung	Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe.	
Nutzen	Mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben In der Länge optimiert und montagefertig	
Querschnitt	10 mm²	
Anschluss	M6 – M8	
Einbaumöglichkeiten	Anschlussmöglichkeiten HD: Tür/Deckel M6, Gehäuse M6, Montageplatte M8	
Hinweis	Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems.	
Abmessung	Länge: 300 mm	
Verpackungseinheit	5 Stück	
Nettogewicht	0.17	
Bruttogewicht	0.179	
Zolltarifnummer	85444290	
EAN	4028177319332	

© Rittal 2025

Eigenschaften

ETIM 9	EC000839	
ETIM 8	EC000839	
ECLASS 8.0	27062302	

© Rittal 2025 3