


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

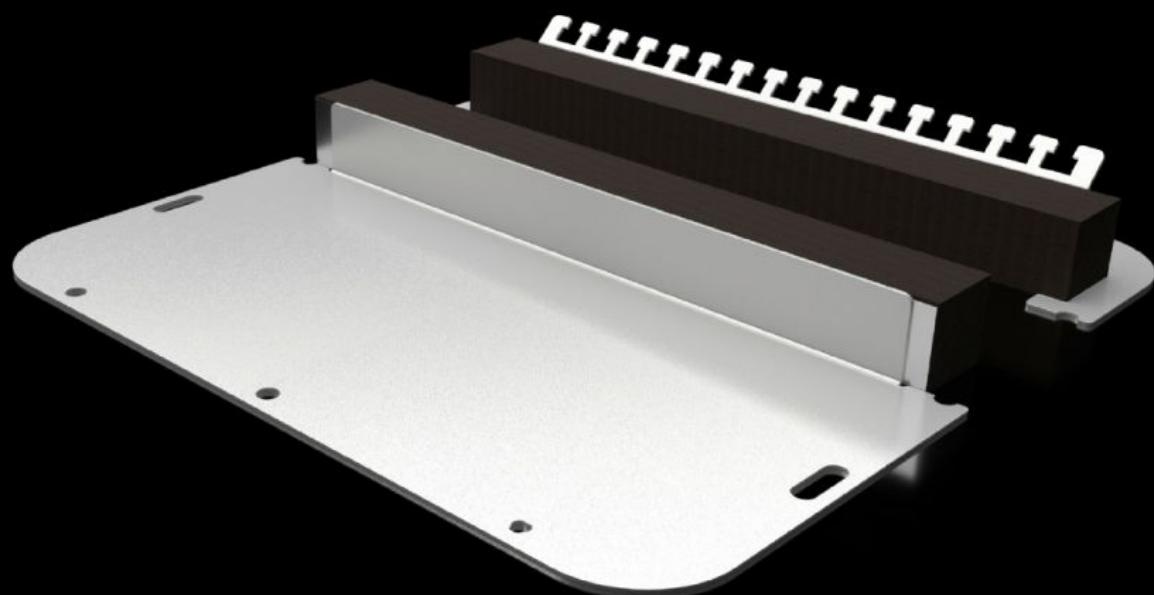

SZ 2565.450

Flanschplatte zweiteilig mit elastischem Klemmprofil

Stand: 09.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2565.450 - Flanschplatte zweiteilig mit elastischem Klemmprofil für AX

Die geteilte Flanschplatte ermöglicht eine einfache Montage am Gehäuse und bietet diverse Einbaumöglichkeiten. Zum einfachen Einführen von Kabeln mit oder ohne Steckerverbindungen ins Gehäuse. Die speziellen Bohrungen in der Flanschplatte gewährleisten beim Verschrauben einen automatischen Potenzialausgleich. Bolzen, Klemmen oder Erdungskabel sind nicht mehr notwendig.

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr. | SZ 2565.450 |
| Ausführung | zweiteilig |
| Material | Stahlblech |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Hinweis | Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen Beim Einbau in Schrankbreite >760 mm werden 2 VE benötigt |
| Abmessung | Breite: 301 mm Tiefe: 221 mm |
| Passend für | Gehäusetyp: AX |
| Passend für Artikel-Nr. | 1037.000 1055.000 1073.000 1180.000 1280.000 1338.000 1181.000 1281.000 |
| Flanschplatte | Größe: 5 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.95 |

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Bruttogewicht | 1.02 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 3,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73079100 |
| EAN | 4028177973152 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |