
Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.



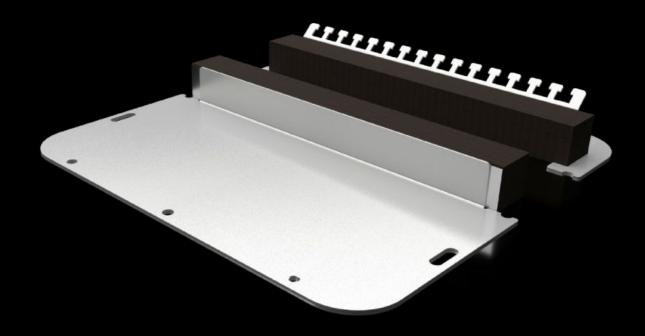

SZ 2565.450

Flanschplatte zweiteilig mit elastischem Klemmprofil

Stand: 18.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SZ 2565.450 - Flanschplatte zweiteilig mit elastischem Klemmprofil für AX

Die geteilte Flanschplatte ermöglicht eine einfache Montage am Gehäuse und bietet diverse Einbaumöglichkeiten. Zum einfachen Einführen von Kabeln mit oder ohne Steckerverbindungen ins Gehäuse. Die speziellen Bohrungen in der Flanschplatte gewährleisten beim Verschrauben einen automatischen Potenzialausgleich. Bolzen, Klemmen oder Erdungskabel sind nicht mehr notwendig.

Eigenschaften

| Artikel-Nr. | SZ 2565.450 |
|-------------------------|---|
| Ausführung | zweiteilig |
| Material | Stahlblech |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Hinweis | Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen |
| | Beim Einbau in Schrankbreite >760 mm werden 2 VE benötigt |
| Abmessung | Breite: 301 mm |
| | Tiefe: 221 mm |
| Passend für | Gehäusetyp: AX |
| Passend für Artikel-Nr. | 1037.000 |
| | 1055.000 |
| | 1073.000 |
| | 1180.000 |
| | 1280.000 |
| | 1338.000 |
| | 1181.000 |
| | 1281.000 |
| Flanschplatte | Größe: 5 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| | |

© Rittal 2025

Eigenschaften

| Bruttogewicht | 1.02 |
|-------------------------|--|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 3,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73079100 |
| EAN | 4028177973152 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |

© Rittal 2025 3