
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



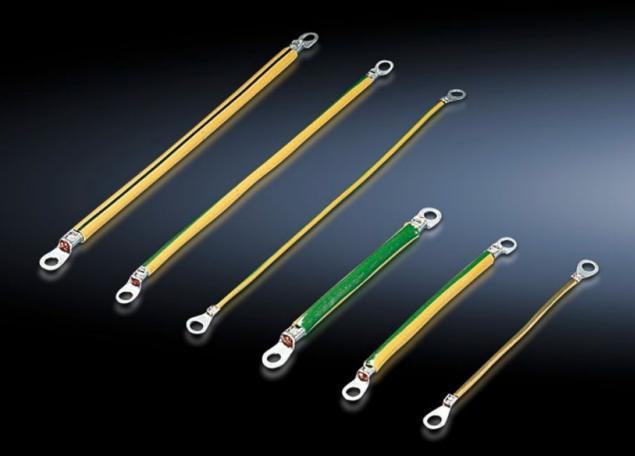

SZ 2568.500 Erdungsbänder

Stand: 17.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SZ 2568.500 - Erdungsbänder

Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe: mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben, in der Länge optimiert und montagefertig.





Eigenschaften

| Artikel-Nr. | SZ 2568.500 |
|---------------------|--|
| Produktbeschreibung | Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe. |
| Nutzen | Mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben In der Länge optimiert und montagefertig |
| Anschluss | M8 – M8 |
| Einbaumöglichkeiten | Anschlussmöglichkeiten AX: Tür/Deckel M8, Gehäuse M8, Montageplatte M8 Anschlussmöglichkeiten VX: Tür/Deckel M8, Gehäuse M8, Montageplatte M8, Seitenwand M8, Bodenblech M8 |
| Hinweis | Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems. |
| Abmessung | Länge: 600 mm |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Nettogewicht | 0.515 |
| Bruttogewicht | 0.518 |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| | |

© Rittal 2025

Eigenschaften

| EAN | 4028177995307 |
|------------|---------------|
| ETIM 9 | EC000839 |
| ETIM 8 | EC000839 |
| ECLASS 8.0 | 27062302 |

© Rittal 2025 3