


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

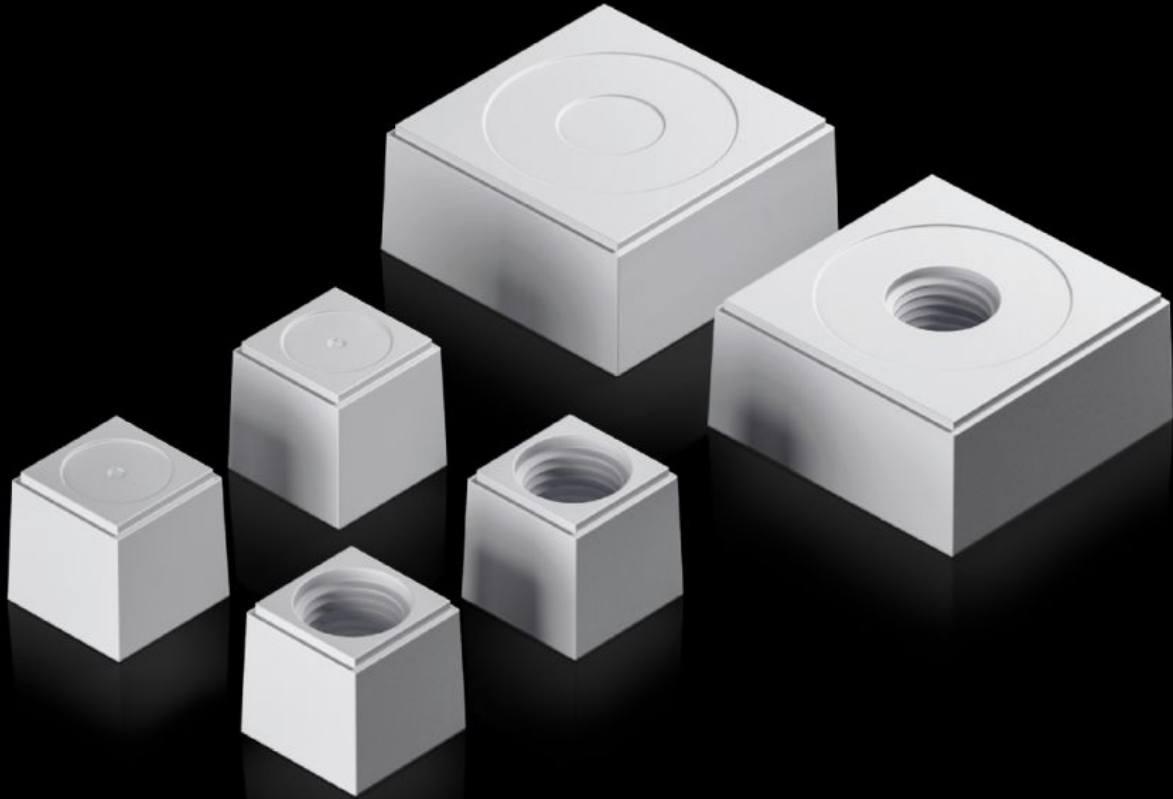

AX 2580.122 Dichteinsatz

Stand: 18.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2580.122 - Dichteinsatz für Kunststoff-Flanschplatte, modular und Dichtrahmen, modular

Die geschlitzten Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den Inlays für eine individuelle Kabeleinführung, auch von bereits vorkonfektionierten Kabeln.

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|--|
| Artikel-Nr. | AX 2580.122 |
| Ausführung | Dichteinsatz, groß |
| Produktbeschreibung | Die geschlitzten Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den Inlays für eine individuelle Kabeleinführung, auch von bereits vorkonfektionierten Kabeln. |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | RAL 7035 |
| Type rating nach UL 50E | Type 1 Type 12 Type 4X indoor use only |
| Für Kabeldurchmesser | 22 mm |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Nettogewicht | 0.1 |
| Bruttogewicht | 0.139 |
| Zolltarifnummer | 40082900 |
| EAN | 4028177939820 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |

Approbationen

Approbationen

UR + C-UR (recognized)